


バンプ形Tコネクタ TCN-1/8-PK-3

部品番号: 11961

FESTO

プラスチックチューブ形式PAN、PUN、PP、PU、PR用、ガス
ケット付、回転可能

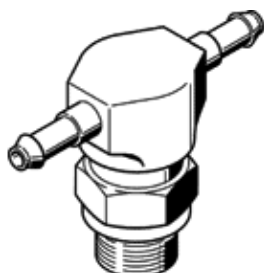

データシート

特長	値
オリフィス径	2 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
エア接続ポート 1	G1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径4mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	アルミニウム 亜鉛ダイカスト