


絞り弁用プレート GRO-ZP-3-ISO

部品番号: 119674

FESTO

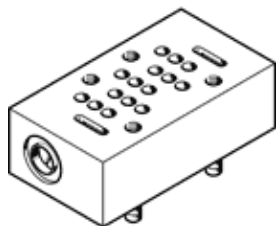

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|------------------------------|
| バルブ機能 | 流量調整機能 |
| 使用圧力 | 0 ... 16 bar |
| 標準流量 | 1,500 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 流体温度 | -20 ... 80 °C |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 取付方法 | 取付穴 |