


パラレルモジュール EAMM-U-60-S38-55A-91

部品番号: 1218538

FESTO

電動アクチュエータに適合

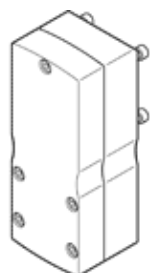

データシート

特長	値
サイズ	60
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	26.7 kgmm ²
無負荷時のトルク	0.07 Nm
変換トルク	3 Nm
質量	990 g
インタフェースコード, アクチュエータ	S38
インタフェースコード, モータ	55A
材質	RoHS対応