


# ソレノイドコイル MSN1G-24DC-OD

部品番号: 123060

FESTO

DC電圧用、プラグソケット無し

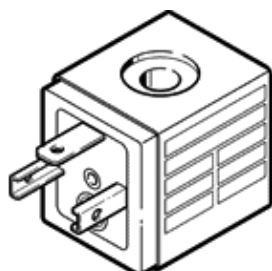

## データシート

特長	値
取付方向	任意
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100 %
コイル特性	24 V DC: 2.5 W
許容電圧変動	-15 % / +10 %
認証	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
流体温度	-10 ... 50 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	80 g
配線方式	3ピン Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠
取付方法	固定 固定クランプ アクセサリ
Material housing	PA
Material electrical contact	鋼
Material winding	銅