 



PEコンバータ VPE-1/8

部品番号: 12592

FESTO

真空信号を電気信号に変換する。1nサブベース付

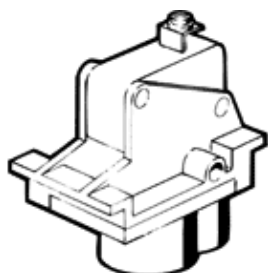

データシート

特長	値
認証	CCC
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
測定装置	相対圧力
測定方法	空電変換器
表示圧力範囲	-1 ... 0 bar
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
スイッチング機能	切換スイッチ
起動ポイント	-0.25 bar
切換ポイント	<= 0.1 bar
スイッチング周波数	1 Hz
最小負荷電流	100 mA
使用電圧範囲 (AC)	12 ... 250 V
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 250 V
配線方式	ネジ端子
ケーブル長さ	1 m
取付方法	取付穴
取付方向	任意
接続ポート径	G1/8
材質 ハウジング	PET POM 鋼
材質 切換接点部	シルバー
材質 電気接続部	真鍮
材質 ダイアフラム	CR
保護仕様	IP00, IP20 保護カバー付