 



サイレンサ U-1/4-B-NPT

部品番号: 12639

FESTO

空気圧機器の排気音低減と汚染防止

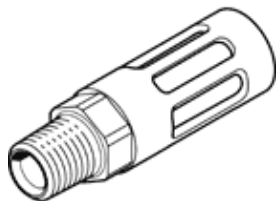

データシート

特長	値
取付方向	任意
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
大気開放時の流量	3,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
音圧レベル	78 dB(A)
周囲温度	-10 ... 70 °C
質量	17 g
接続ポート径	1/4 NPT
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	アルミニウム
材質	RoHS対応
Material housing	アルミニウム