 



精密流量制御弁 GRP-10-PK-3

部品番号: 12743

FESTO

チェック機能付、精密流量調整

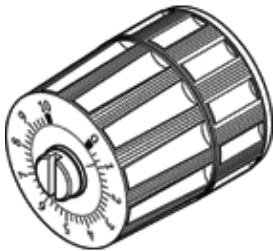

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	PK-3
エア接続ポート 2	PK-3
操作方法	手動操作
調整部品	スケール付回転式ノブ
取付方法	フロントパネル取付形
絞り方向時標準流量	3.8 l/min
自由流れの方向時の標準流量	95 l/min
使用圧力	0 ... 8 bar
周囲温度	-10 ... 50 °C
Material housing	強化PA
取付方向	任意
2→1の使用圧力	0 ... 8 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1→0 MPa (1→0 bar, 14.5→0 psi)	1.65 l/min
Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1→0 MPa (1→0 bar, 14.5→0 psi)	15 ... 50 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi)	5.2 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi)	131 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [5:4:3]準拠調質クラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-10 ... 50 °C
質量	48 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR PVC
Material bracket	鍛造アルミ合金
Material PK connections	鍛造アルミ合金 真鍮
Material screws	鋼