


# アングルソケット

## SIE-WD-TR

部品番号: 12956

FESTO

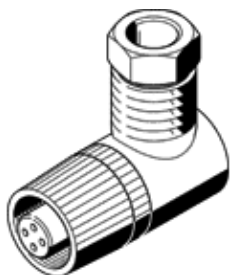

## データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	スレーブナット
質量	13 g
配線方式	4ピン エルボソケット/ネジ端子 M12x1
プラグコーディング	A
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 ( AC)	0 ... 250 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	2.5 kV
ケーブルの最大直径	4 ... 6 mm
ターミナル断面図	0.25 ... 0.75 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
Material housing	PA
ハウジングカラー	透明
Material of union nut	PA
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	真鍮 白銅処理