 



# スライドタイプバルブ VBOH-32-G14

部品番号: 1302994

FESTO

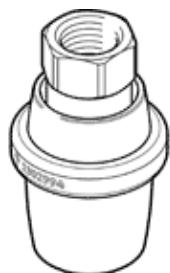

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁 (ダブル)
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
操作方法	手動操作
取付方法	ライン設備 ネジ穴付き
標準流量	1,675 l/min
オリフィス径	8.4 mm
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.2 MPa
使用圧力	-0.95 ... 12 bar
周囲温度	-10 ... 80 °C
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
スクリーンサイズ	31 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
構造	スリーブスライド
制御方法	直動
流れ方向	逆流可能
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 ... 80 °C
推力	45 N
質量	35 g
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応
Material seals	NBR