

# Yコネクタ QSY-B-12-10-10


部品番号: 130963

廃番予定品

レデューサ

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

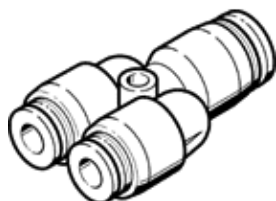

## データシート

| 特長                 | 値                             |
|--------------------|-------------------------------|
| サイズ                | 標準                            |
| オリフィス径             | 6.3 mm                        |
| 取付方向               | 任意                            |
| 容器サイズ              | 10                            |
| 構造                 | 押し引きの原理                       |
| 温度範囲での作動圧力         | -0.95 ... 10 bar              |
| 作動流体               | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意      | 給油運転可能                        |
| 耐酸性クラス: CRC        | 1                             |
| 周囲温度               | -10 ... 60 °C                 |
| 認証                 | Germanischer Lloyd            |
| 質量                 | 30 g                          |
| 出力数                | 2                             |
| 供給配管数              | 1                             |
| エア接続ポート 1          | 外径12mmのチューブ用                  |
| エア接続ポート 2          | 適用チューブ外径: 10mm                |
| リリースリングの色          | 青                             |
| 材質                 | RoHS対応                        |
| 材質 ハウジング           | PBT                           |
| 材質情報 リリースリング       | POM                           |
| 材質 チューブパッキン        | NBR                           |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス                         |