


# ワンタッチコネクタ QSM-B-M3-3-I-20

部品番号: 132116  
廃番予定品

FESTO

内部六角ソケット、雄ネジ  
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。

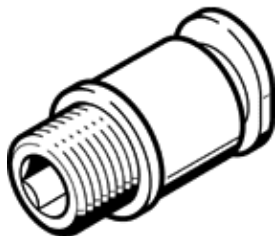

## データシート

特長	値
サイズ	MINI
オリフィス径	1.6 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
容器サイズ	20
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	0.7 Nm
質量	2.3 g
エア接続ポート 1	M3 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 3mm
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルメッキ
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス