


スピードコントローラ GRPO-160-PK-4

部品番号: 13230

FESTO

流量の精密な調整時に使用

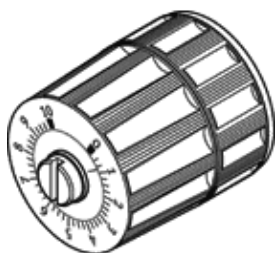

データシート

特長	値
バルブ機能	流量調整機能
エア接続ポート 1	PK-4
エア接続ポート 2	PK-4
操作方法	手動操作
調整部品	スケール付回転式ノブ
取付方法	フロントパネル取付形
絞り方向時標準流量	75.8 l/min
使用圧力	0 ... 8 bar
周囲温度	-10 ... 50 °C
Material housing	強化PA
取付方向	任意
2→1の使用圧力	0 ... 0.5 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	38 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	129 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [5:4:3]準拠調質クラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-10 ... 50 °C
質量	48 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR PVC
Material bracket	鍛造アルミ合金
Material PK connections	鍛造アルミ合金 真鍮
Material screws	鋼