


# プラスチックチューブ PAN-V0-4X0,75-BL

部品番号: 132899

FESTO

防炎加工

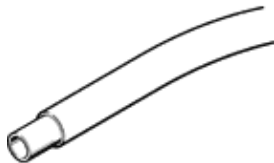

## データシート

特長	値
外径	6 mm
ワンタッチコネクタ外径	4 mm
流量を損なわない曲げ半径	20 mm
内径	2.5 mm
最小曲半径	10 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.3 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 43.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
使用圧力に注意	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア ミネラルオイル Water (liquid, free of ice)
材料の耐火テスト	UL94 V-0 ( ケース )
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 ... 90 °C
長さXm時の質量	0.0335 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径4mm
色	青
ショア硬度	A 72 +/-4 D 57 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	ポリアミド12 PVC-P