 



マフラ付絞り弁 VFFK-C-K-R18-P

部品番号: 133142

FESTO

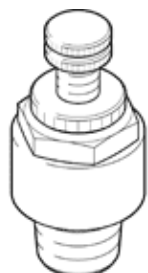

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	R1/8
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	ネジ穴付き
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 270 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 60 °C
質量	13.5 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material adjusting screw	真鍮ニッケルメッキ