 



マフラ付絞り弁 VFFK-C-K-R14-P

部品番号: 133143

FESTO

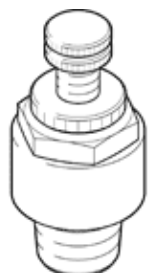

データシート

| 特長 | 値 |
|---|-------------------------------|
| バルブ機能 | スピードコントローラ |
| エア接続ポート 1 | R1/4 |
| 調整部品 | 刻み付ボルト |
| 取付方法 | ネジ穴付き |
| Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 ... 420 l/min |
| 使用圧力 | 0 ... 10 bar |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | コーティング |
| 取付方向 | 任意 |
| 温度範囲での作動圧力 | 0 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | 0 ... 60 °C |
| 質量 | 25 g |
| Material of silencer insert | PE |
| Material of threaded plug | 真鍮ニッケルメッキ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material adjusting screw | 真鍮ニッケルメッキ |