


ブレーキ抵抗

CACR-KL2-33-W2400

部品番号: 1336619

FESTO

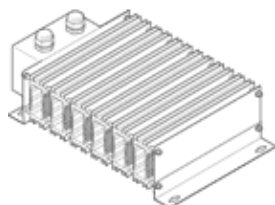

データシート

特長	値
サイズ	600
取付方向	自然対流 垂直
Pulse energy, braking resistor at 380 V	21,600 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	21,600 Ws
20°C、ED定格35%時の能力	3,600 W
ブレーキ抵抗器の容量	1,440 W
Rated output, braking resistor at 380 V	1,440 W
Rated output, braking resistor at 780 V	1,440 W
抵抗値	33 Ohm
認証	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	8,000 g
取付方法	取付穴 アクセサリ オプション
材質	RoHS対応