
 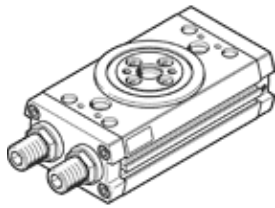


# ロータリアクチュエータ DRRD-25-180-FH-PA

部品番号: 1359980

★ Core product range

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	25
衝撃吸収角度	33 deg
両端の角度調整範囲	+10 /-100 deg
回転角度	180 deg
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
使用圧力	3 ... 8 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	5.15 Nm
許容慣性モーメント	0.09 kgm <sup>2</sup>
質量	1,349 g
取付方法	取付穴 雌ネジ オプション
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material of drive shaft	熱処理鋼
Material cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金 アルマイト処理