


空気圧マルチコネクタ

KM-22-B

部品番号: 13694

FESTO

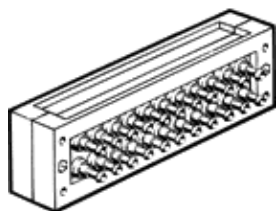

データシート

特長	値
オリフィス径	4 mm
容器サイズ	1
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
使用圧力	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure	-13.775 ... 116 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大接続数	22
接続ポート径	外径3mmのチューブ用 外径4mmのチューブ用 外径6mmのチューブ用
材質	RoHS対応