


比例式流体バルブ

VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4E-4

部品番号: 1387300

FESTO

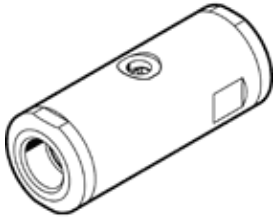

データシート

特長	値
構造	エア式ピンチバルブ
操作方法	空気圧
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	NPT1/2
DN: 呼び径	15
バルブ機能	2位置2方弁ノーマルオープン
流れ方向	逆流れ可能
使用圧力	0 ... 4 bar
プロセスバルブの呼び圧力	10
差圧	2.5 bar
破壊圧力	16 bar
過圧力	7.8 bar
リターン方式	復帰力
制御方法	外部制御
外部パイロット接続ポート12	G1/8
パイロット圧力	1 ... 6.5 bar
パイロット流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
流体	ISO8573-1:2010 [-::-]準拠の圧縮エア
最高速度	4,000 mm ² /s
流体温度	-5 ... 100 °C
周囲温度	-5 ... 60 °C
標準流量	12,800 l/min
切換時間 on	250 ms
切換時間 off	250 ms
b バルブ	0.85
Cバルブ	33.44 l/sbar
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4435
ハウジングカバー材質に関する注意	ステンレス
ハウジングカバーの材質番号	1.4435
材質 シール	FPM
材質、遮断要因	EPDM
質量	440 g
耐酸性クラス: CRC	4
食品の安全	製造者宣言準拠