


# 真空パッド VAS-30-1/8-PUR-B

部品番号: 1396090

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.

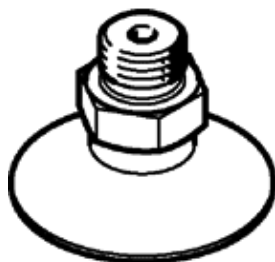

## データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	1.9 mm
オリフィス径	3 mm
真空パッド径	30 mm
真空容量	1.29 cm <sup>3</sup>
吸着盤の有効径	24.8 mm
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	平型
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
公称作動圧力の保持力	34 N
質量	12 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	G1/8
色	青
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	真鍮
材質	RoHS対応
Material suction cup	PUR