

 

# ネジシリンダ

## EGZ-6-5

部品番号: 15033

FESTO

シリンダハウジングの上に貫通雄ネジ付

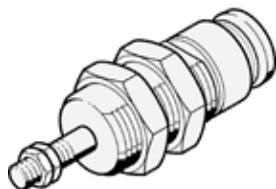

## データシート

特長	値
ストローク	5 mm
ピストン径	6 mm
クッション	クッションなし
取付方向	任意
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし
バリエーション	片ロッド
使用圧力	2 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	14.7 N
取付方法	雄ネジ ロックナット付 オプション
接続ポート径	M3
Material cover	POM
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	真鍮 ニッケルメッキ
Material piston rod	ステンレス