 



クランプモジュール
EV-16-4
部品番号: 150682

FESTO

リセット機能付

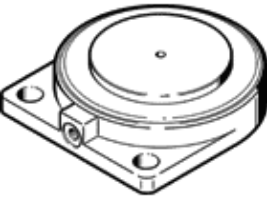

データシート

特長	値
ストローク	4 mm
クランプ面	Ø 16
取付方向	任意
運転モード	単動
Operating pressure MPa	<= 0.6 MPa
使用圧力	<= 6 bar
Operating pressure	<= 87 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 40 °C
質量	15 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	M3
Material housing	アルミダイカスト
Material membrane	TPE-U(PU)