 



クランプモジュール EV-32-5

部品番号: 150685

FESTO

リセット機能付

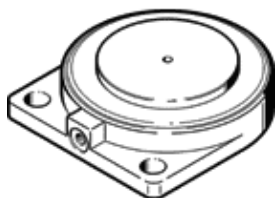

データシート

特長	値
ストローク	5 mm
クランプ面	Ø 32
取付方向	任意
運転モード	単動
Operating pressure MPa	<= 0.6 MPa
使用圧力	<= 6 bar
Operating pressure	<= 87 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 40 °C
質量	34 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	M3
Material housing	アルミダイカスト
Material membrane	TPE-U(PU)