 



スピードコントローラ GRLZ-M5-PK-4-B

部品番号: 151185
廃番予定品

FESTO

給気流量制御弁、スィベルジョイント付
製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

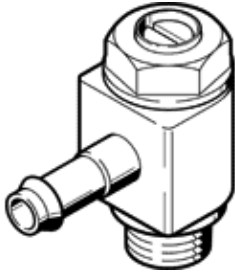

データシート

特長	値
バルブ機能	メータインスピードコントローラ
エア接続ポート 1	PK-4
エア接続ポート 2	M5
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	83 l/min
自由流れの方向時の標準流量	76 ... 88 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方向	任意
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	125 ... 150 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
オリフィス径	2 mm
最大締付トルク	1.5 Nm
質量	10 g
Material of threaded plug	真鍮 ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material adjusting screw	真鍮
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト