
 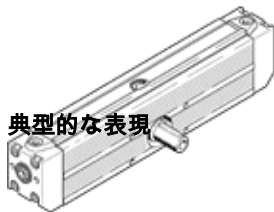


# ロータリアクチュエータ DRQ-50- -270-PPVJ-A

部品番号: 151311  
廃番予定品

FESTO

スイッチ取付可 クッション付、バックラッシュ補正ギア付。  
揺動角度範囲：181～269°  
製造中止予定品（2017年まで）です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。



典型的な表現

## データシート

特長	値
サイズ	50
衝撃吸収角度	84 deg
両端の角度調整範囲	-7 /+ 8 deg
回転角度	270 deg
クッション	可変エアクッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	2.5 ... 10 bar
0.6MPa時の最大回転周波数	1.5 Hz
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	19 Nm
許容慣性モーメント	0.016 kgm2
質量	6,900 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G1/4
材質 駆動軸	浸炭鋼
材質 シール	TPE-U(PU)