


カプラ-ソケット

KDMS6-1/4-A

部品番号: 151776

FESTO

ISO 4414規格セルフシール付安全カプラ

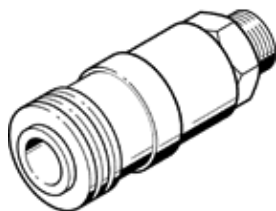

データシート

特長	値
オリフィス径	8 mm
圧力計	光学
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 12 bar
標準流量	1,742 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	9.5 Nm
締め付けトルク公差	± 15 %
質量	167 g
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)