 



# 真空圧カスィチ VPEV-W-KL-LED-GH

部品番号: 152619

FESTO

GレールまたはHレールの取付用

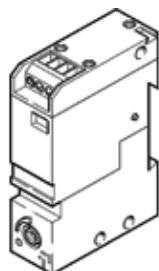

## データシート

特長	値
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材質	RoHS対応
測定装置	相対圧力
測定方法	空電変換器
表示圧力範囲	-0.8 ... -0.25 bar
使用圧力	-1 ... 0 bar
過負荷範囲	8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
スイッチング機能	切換スイッチ
ヒステリシス	0.08 ... 0.25 bar
スイッチング周波数	3 Hz
最大出力電流	2,500 mA
使用電圧範囲 ( DC )	10 ... 30 V
配線方式	4ピン ネジ端子
取付方法	取付穴 トップハットレール オプション
取付方向	任意
接続ポート径	M5
質量	56 g
Material housing	PA PET POM
Material membrane	NBR
切換状態表示	黄色LED
電圧調整範囲	-0.8 ... -0.25 bar
保護仕様	IP20
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III