


ワンタッチエルボ

QSLV-1/8-8-I

部品番号: 153099

FESTO

360°回転可能, 雌ねじ, 六角穴付

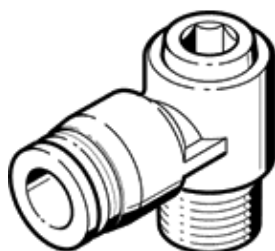

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	4.2 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
デザイン	L-shape
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
締め付けトルク	7 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	22 g
取付方法	Internal hex A/F 8
エア接続ポート 1	R1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material hollow bolt	真鍮 (ニッケルめっき)
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス