


# 六角ワンタッチエルボ QST3-10-8

部品番号: 153205

FESTO

360°回転可能, 4方向

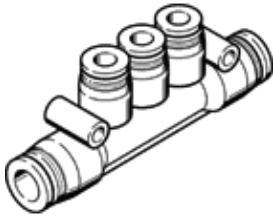

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	4.9 mm
取付方向	任意
構造	押引きの原理
容器サイズ	1
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
質量	33 g
出力数	4
供給配管数	1
エア接続ポート 1	外径10mmのチューブ用
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス