


ロックネジ式プラグコネクタ QSK-3/8-12

部品番号: 153427

FESTO

外形六角、雄ネジ

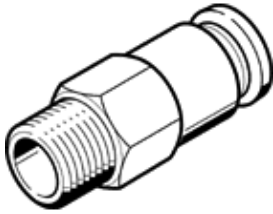

データシート

| 特長 | 値 |
|---|---|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 6.1 mm |
| 使用可能なチューブの型式 | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-V0- |
| チューブ差込深さ | 23.5 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | コーティング |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | ストレート形 |
| 容器サイズ | 1 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 締め付けトルク | 15.5 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 20 % |
| 質量 | 63.5 g |
| 取付方法 | External hex A/F 21 |
| エア接続ポート 1 | R3/8 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 外径12mmのチューブ用 |
| リリースリングの色 | 青 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 真鍮ニッケルメッキ |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |