


# ボールバルブ QH-QS-4

部品番号: 153483

FESTO

with QS push-in connector.  
負圧での使用可

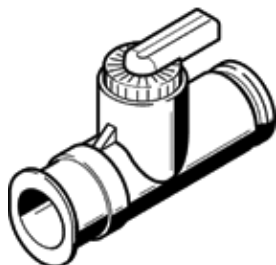

## データシート

| 特長                     | 値                            |
|------------------------|------------------------------|
| バルブ機能                  | 2/2ピステープル                    |
| エア接続ポート 1              | QS-4                         |
| エア接続ポート 2              | QS-4                         |
| 操作方法                   | 手動操作                         |
| 取付方法                   | ライン設備                        |
| 標準流量                   | 148 l/min                    |
| オリフィス径                 | 2.5 mm                       |
| Operating pressure MPa | -0.1 ... 1 MPa               |
| 使用圧力                   | -1 ... 10 bar                |
| 周囲温度                   | 0 ... 60 °C                  |
| 作動流体                   | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| シール                    | ソフトシール                       |
| 構造                     | ボールバルブ                       |
| 作動/パイロット流体に注意          | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )           |
| PWIS conformity        | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 質量                     | 12 g                         |
| 材質                     | RoHS対応                       |