


ボールバルブ QH-QS-6

部品番号: 153484

FESTO

with QS push-in connector.
負圧での使用可

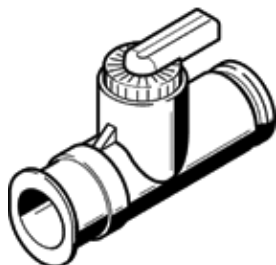

データシート

特長	値
バルブ機能	2/2ピステープル
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	QS-6
操作方法	手動操作
取付方法	ライン設備
標準流量	533 l/min
オリフィス径	4 mm
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
使用圧力	-1 ... 10 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
シール	ソフトシール
構造	ボールバルブ
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	12.5 g
材質	RoHS対応