


ワンタッチティーコネクタ

QSYLV-1/2-1/2-U

部品番号: 153798

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角

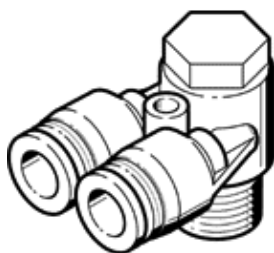

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	7.1 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
デザイン	L-shape, 2-way, parallel
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	30 Nm
出力数	2
供給配管数	1
取付方法	Hollow bolt with external hex
エア接続ポート 1	NPT1/2雄ねじ
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 1/2"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス