


六角ワンタッチエルボ QSQ-5/16T-1/4-U

部品番号: 153816

FESTO

360°回転可能, 4方向

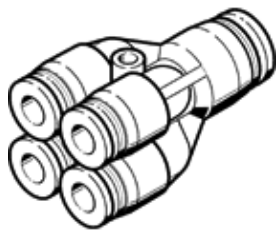

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	4.7 mm
取付方向	任意
構造	押し引きの原理
容器サイズ	1
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	20 g
出力数	4
供給配管数	1
エア接続ポート 1	適用チューブ外径: 5/16"
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 1/4"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス