
 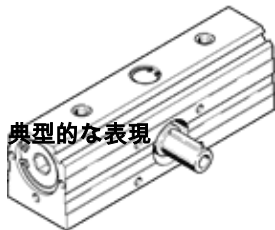


ロータリアクチュエータ DRQ-32- -360-PPVJ-A

部品番号: 154466
廃番予定品

FESTO

スイッチ取付可 クッション付、バックラッシュ補正ギア付。
揺動角度範囲 : 271~359°
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。



データシート

特長	値
サイズ	32
衝撃吸収角度	77.3 deg
両端の角度調整範囲	-5 /+ 5 deg
回転角度	360 deg
クッション	可変エアクッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	2.5 ... 10 bar
0.6MPa時の最大回転周波数	0.9 Hz
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	5 Nm
許容慣性モーメント	0.002 kgm ²
質量	2,860 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G1/8
材質 駆動軸	浸炭鋼
材質 シール	TPE-U(PU) NBR