

 

薄形シリンダ

DMML-10-15-P-A

部品番号: 158559

FESTO

回転レス、スイッチ用マグネット、クッションなし、豊富な取付金具

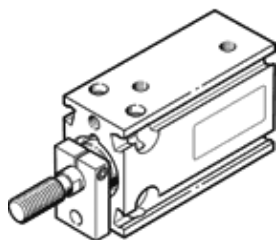

データシート

特長	値
ストローク	15 mm
ピストン径	10 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	ガイドロッド及びプレート
使用圧力	1 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 80 °C
アクチュエータ取付時の締め付けトルク	1 Nm +10 %
0.6MPa時の理論力	47 N
0.6MPaで後退時の理論力	40 N
0.6MPaで前進時の理論力	47 N
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	M3
Material cover	真鍮
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material piston rod	ステンレス