


規格シリンダ DNU-100- -PPV-A-S8

 
部品番号: 158855

FESTO

ISO 15552規格シリンダ、スイッチ用マグネット、両側クッション付
廃番予定品、2008年まで供給可

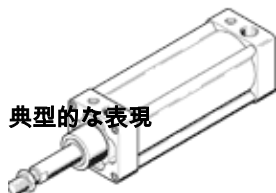

典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 2,000 mm
ピストン径	100 mm
ピストンロッドネジ	M20x1,5
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 6431
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S8 : ピストンロッド表面耐腐食処理 (S3仕様含む)
使用圧力	0.2 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
認証	Germanischer Lloyd
クッションストローク	30 mm
0.6MPaで後退時の理論力	4,221 N
0.6MPaで前進時の理論力	4,496 N
10mmストロークあたりの加算質量	90 g
0mmストロークの基本質量	3,864 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G1/2
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金 陽極化処理