 



# 丸形シリンダ EG-4-20-PK-2

部品番号: 15888

FESTO

マイクロニューマチック

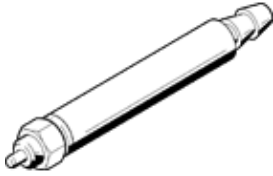

## データシート

特長	値
ストローク	20 mm
ピストン径	4 mm
クッション	クッションなし
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし
バリエーション	片ロッド
使用圧力	3.5 ... 7 bar
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	4.9 N
理論的最小スプリングリターン力	1.5 N
理論的最大スプリングリターン力	2.6 N
質量	6 g
取付方法	ロックナット付
接続ポート径	PK-2
材質	RoHS対応
Material cover	ステンレス
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	真鍮 ( ニッケルめっき )