


# 接続ケーブル KMP1-02-II-4-X

部品番号: 158988  
廃番予定品

FESTO

ケーブルの長さは1~99mまで可能。  
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

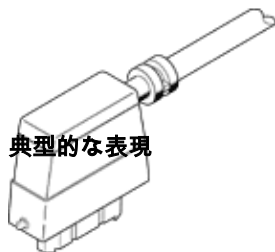

典型的な表現

## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	<= 300 V
使用電圧範囲 ( DC)	<= 250 V
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP65
ケーブル可動時の周囲温度	5 ... 70 °C
周囲温度	-30 ... 70 °C
配線方式	25ピン プラグソケット
ケーブルの構造	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
ケーブル径	13 mm
取付方法	端子台
材質 ハウジング	軽合金ダイカスト
材質 ケーブル皮膜	PE
材質 ( クランプコネクタ )	銀メッキ 銅合金