

 

ツインロッドシリンダ

DPZ-20-50-P-A-S6

部品番号: 159839

FESTO

平行ピストンロッド2本付、近接スイッチ取付可、クッションなし

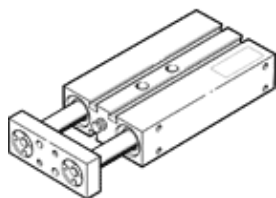

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------|-----------------|
| ストローク | 50 mm |
| 終端ストローク調整可 | 10 mm |
| ピストン径 | 20 mm |
| ドライブユニットの運転モード | ヨーク |
| クッション | P: 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| ガイド | 滑りガイド |
| 構造 | ガイド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | S6: 高温仕様 |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、給油または無給油 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 120 °C |
| 終端衝撃エネルギー | 0.2 Nm |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 282 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 376 N |
| ポートは2箇所から選択可 | 製品図面参照 |
| 接続ポート径 | M5 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | FPM |
| 材質ハウジング | 鍛造アルミ合金 |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |