


エアタンク CRVZS-0.75

部品番号: 160235

FESTO

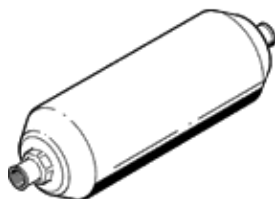

データシート

特長	値
容量	0,75 l
取付方向	任意
適合または準拠規格	AD2000レファレンスシート
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
使用圧力	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
認証	CRN TÜV
認証発行部	TSSACRN0H17477.5C
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 窒素
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 100 °C
周囲温度	-10 ... 100 °C
最大締め付けトルク 接続ネジ	23 Nm
質量	736 g
取付方法	固定クリップ
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material of air reservoir	ステンレス
Material fixing clips	ステンレス