 



# ショックアブソーバ YSR-32-60-C

部品番号: 160274

FESTO

自己調整

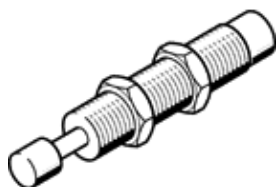

## データシート

特長	値
サイズ	32
ストローク	60 mm
クッション	自己調整
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.5 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	60 mm
最大抑止力	6,000 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	380 J
時間あたりの最大消費エネルギー	220,000 J
残存エネルギー	2 J
リセット力	20 N
質量	1,220 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛メッキ鋼
Material piston rod	ステンレス