 



薄形シリンダ ADVU-2 1/2"- -A-P-A

部品番号: 160577

FESTO

スイッチ取付可 ピストンロッド先端雄ネジ
 ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。
 この製品はFesto USA向けの製品です。
 2011年廃番予定品

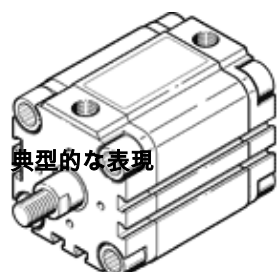

データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 12 "
ピストン径	2 1/2"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	複動式
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	8.7 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
終端衝撃エネルギー	0.5163 J
0.6MPaで後退時の理論力	393 lbf
0.6MPaで前進時の理論力	420 lbf
0mmストロークでの移動負荷	4.727 oz
10mmストロークあたりの加算質量	3.774 oz
0mmストロークの基本質量	37.354 oz
10mmストロークあたりの加算負荷率	0.564 oz
接続ポート径	NPT1/8-27
使用圧力 (psi)	8.7 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金