

# 薄形シリンダ AEVULQZ-3/4"- -A-P-A

部品番号: 160668

FESTO

スイッチ取付可

角形ピストンロッドによる回転防止。ピストンロッド先端は雄ネジ付。


ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品



典型的な表現

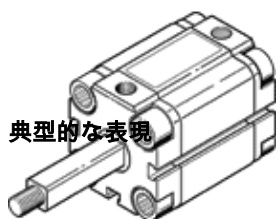

## データシート

特長	値
ストローク	0.2 ... 1"
ピストン径	3/4"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	単動 引側
ロッドエンド	雄ネジ
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
使用圧力	14.5 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
0.6MPaで前進時の理論力	123 N
0mmストロークでの移動負荷	20 g
10mmストロークあたりの加算質量	6 g
0mmストロークの基本質量	149 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	59 g
接続ポート径	UNF10-32
使用圧力 ( psi )	14.5 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金