

薄形シリンダ

AEVULQZ-1 1/4"- -A-P-A

部品番号: 160670


 
FESTO

スイッチ取付可
角形ピストンロッドによる回転防止。ピストンロッド先端は雄ネジ付。

ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品

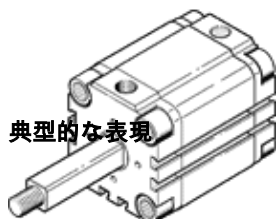

典型的な表現

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|------------------|
| ストローク | 0.2 ... 1" |
| ピストン径 | 1 1/4" |
| クッション | P : 固定クッション |
| 運転モード | 単動 引側 |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 回転防止仕様 / ガイド | 角形ロッド |
| 使用圧力 | 11.6 ... 145 Psi |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -4 ... 176 °F |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 382 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 49 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 9 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 300 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 40 g |
| 接続ポート径 | NPT1/8-27 |
| 使用圧力 (psi) | 11.6 ... 145 psi |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | TPE-U(PU) NBR |
| 材質 ピストンロッド | ステンレス |
| シリンダチューブの材質 | 鍛造アルミ合金 |