

# 薄形シリンダ AEVULQZ-4"- -A-P-A

部品番号: 160675


FESTO

スイッチ取付可  
角形ピストンロッドによる回転防止。ピストンロッド先端は雄ネジ付。

ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品

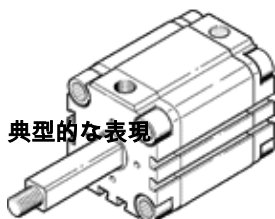

典型的な表現

## データシート

| 特長                 | 値                  |
|--------------------|--------------------|
| ストローク              | 0.2 ... 1"         |
| ピストン径              | 4"                 |
| クッション              | P: 固定クッション         |
| 運転モード              | 単動<br>スプリングブッシュタイプ |
| ロッドエンド             | 雄ネジ                |
| 回転防止仕様 / ガイド       | 角形ロッド              |
| 使用圧力               | 11.6 ... 145 Psi   |
| 作動流体               | ろ過圧縮空気             |
| 耐酸性クラス: CRC        | 2                  |
| 周囲温度               | -4 ... 176 °F      |
| 0.6MPaで前進時の理論力     | 4,516 N            |
| 0mmストロークでの移動負荷     | 614 g              |
| 10mmストロークあたりの加算質量  | 38 g               |
| 0mmストロークの基本質量      | 2,797 g            |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 168 g              |
| 接続ポート径             | NPT1/4-18          |
| 使用圧力 ( psi )       | 11.6 ... 145 psi   |
| 材質 カバー             | 鍛造アルミ合金            |
| 材質 シール             | TPE-U(PU)<br>NBR   |
| 材質 ピストンロッド         | ステンレス              |
| シリンダチューブの材質        | 鍛造アルミ合金            |