

 
# 規格シリンダ CRDSNU-16- -P-A

部品番号: 160881


FESTO

## 耐腐食性

DIN ISO6432に準拠。近接スイッチ用、組合せデザイン、  
両端に可変クッション付。



## 典型的な表現

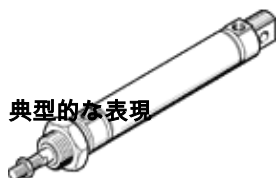

## データシート

特長	値
ストローク	10 ... 200 mm
ピストン径	16 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 6432
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	4
周囲温度	-20 ... 80 °C
認証	Germanischer Lloyd
0.6MPaで後退時の理論力	104 N
0.6MPaで前進時の理論力	121 N
10mmストロークあたりの加算質量	4.8 g
0mmストロークの基本質量	150 g
取付方法	アクセサリ オプション 雄ネジ
接続ポート径	M5
材質 カバー	ステンレス
材質 シール	TPE-U(PU)
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス