

タンデムシリンダ ADVUT-25x3- -P-A

部品番号: 161139


 
FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。

フランジ金具: FUA-...

はこの製品のヘッドカバーにのみ取付可能です。ロッド先端ナットは製品に含まれています。

2010年まで供給可能

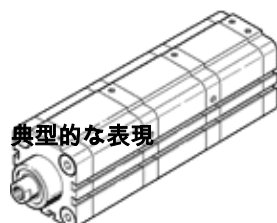

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------|-------------------------------|
| ストローク | 1 ... 150 mm |
| ピストン径 | 25 mm |
| クッション | P: 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 複動式 |
| ロッドエンド | 雌ネジ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| 使用圧力 | 1.4 ... 10 bar |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、給油または無給油 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 247 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 789 N |
| 取付方法 | オプション アクセサリ 雌ネジ |
| 接続ポート径 | M5 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 陽極化処理 |
| 材質 シール | NBR TPE-U(PU) |
| 材質ハウジング | 鍛造アルミ合金 アルマイト処理 |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |