

# タンデムシリンダ ADVUT-63x3- -P-A

部品番号: 161142


 
FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。

フランジ金具: FUA-...

はこの製品のヘッドカバーにのみ取付可能です。ロッド先端ナットは製品に含まれています。

2010年まで供給可能

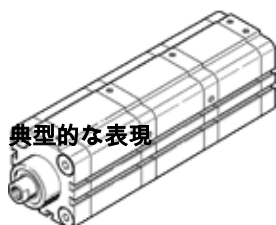

## データシート

| 特長             | 値                             |
|----------------|-------------------------------|
| ストローク          | 1 ... 150 mm                  |
| ピストン径          | 63 mm                         |
| クッション          | P: 固定クッション                    |
| 取付方向           | 任意                            |
| 運転モード          | 複動式                           |
| ロッドエンド         | 雌ネジ                           |
| 構造             | ピストン<br>ピストンロッド<br>プロファイルチューブ |
| 位置検出           | 近接スイッチ用                       |
| 使用圧力           | 1.2 ... 10 bar                |
| 作動流体           | ろ過圧縮空気、給油または無給油               |
| 耐酸性クラス: CRC    | 2                             |
| 周囲温度           | -20 ... 80 °C                 |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 1,682 N                       |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 5,234 N                       |
| 取付方法           | オプション<br>アクセサリ<br>雌ネジ         |
| 接続ポート径         | G1/8                          |
| 材質 カバー         | 鍛造アルミ合金<br>陽極化処理              |
| 材質 シール         | NBR<br>TPE-U(PU)              |
| 材質ハウジング        | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト処理            |
| 材質ピストンロッド      | ステンレス                         |