


 
リニアアクチュエータ

DGP-25- -PPV-A-B

部品番号: 161780

FESTO

スイッチ取付可 ピストンとランナーは一体構造、クッション付。
製造中止予定品、2013年まで注文可能

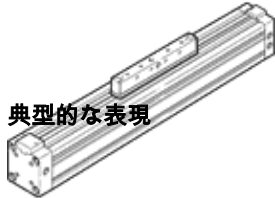

典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	10 ... 3,000 mm
ピストン径	25 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション ショックアブソーバ付
取付方向	任意
ガイド	基本ガイド
駆動原理	positive-locking (溝)
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	2 ... 8 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-10 ... 60 °C
クッションストローク	18 mm
横モーメント Mx (グラフ)	1 Nm
0.6MPaで後退時の理論力	295 N
0.6MPaで前進時の理論力	295 N
移動負荷	180 g
0mmストロークでの移動負荷	180 g
0mmストロークの基本質量	840 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	36 g
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
接続ポート径	G1/8
材質 カバー	アルミ鋳造 コーティング済み
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミニウム 陽極化処理